


5 Grafik Display-Module

5.1 Grafik Display 64 x 240 Pixel

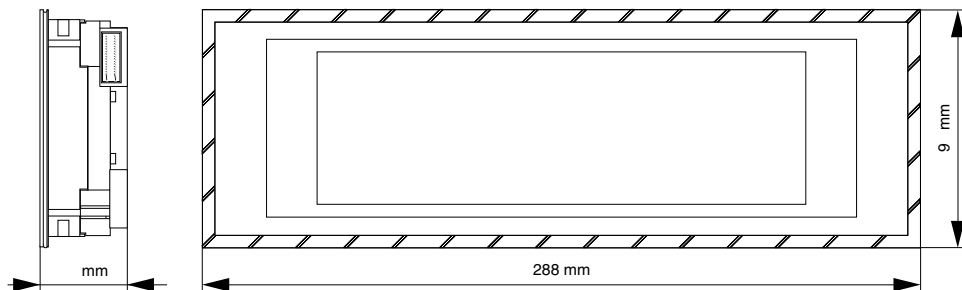

Technische Daten	
Bestellnummer	
blau	4D1084-00-090
schwarz	4D1084-00-590
Display-Typ	LCD, grafikfähig
Auflösung	
Text-Modus	8 Zeilen x 40 Zeichen
Grafik-Modus	64 x 240 Pixel
Hinterleuchtung	CFL (Miniaturleuchtstofflampe)
Temperaturbereich	
Betrieb	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagerung	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerung	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
Schock	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s ² , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Vibration	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s ² 20 Zyklen je Achse
Stromaufnahme	160 mA bei 24 VDC