


### 4.3 Schlüsselschalter

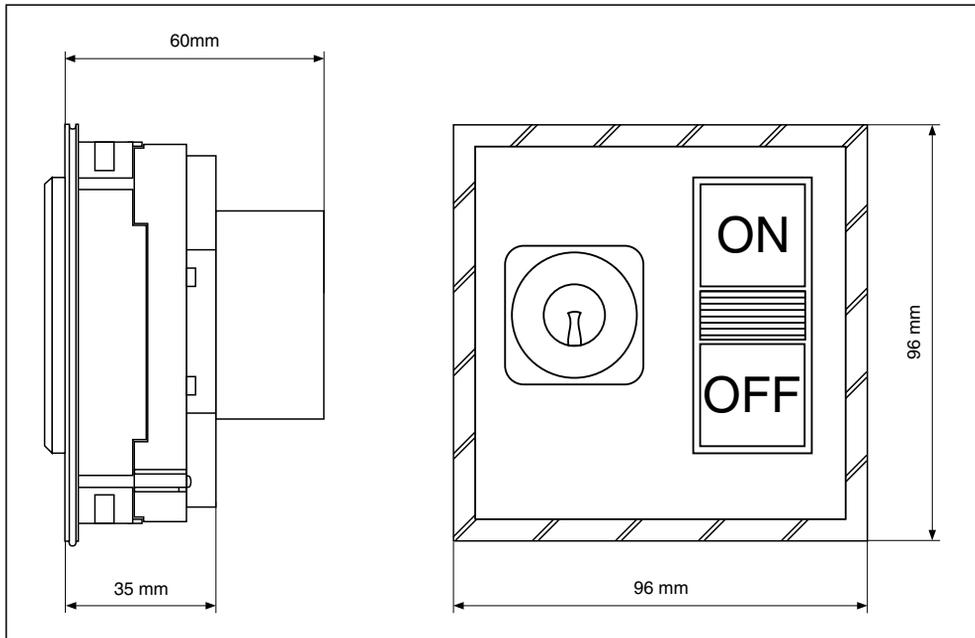

<b>Technische Daten</b>	
<b>Bestellnummer</b>	4E0070.01-090
<b>Anzahl Tasten</b>	1 Schlüsselschalter 1 Ein-/Aus-Schalter
<b>Temperaturbereich</b> <b>Betrieb</b> <b>Lagerung</b>	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b> <b>Betrieb</b> <b>Lagerung</b>	5 bis 95 % (nicht kondensierend) 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Schock</b>	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s <sup>2</sup> , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
<b>Vibration</b>	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s <sup>2</sup> 20 Zyklen je Achse