

# 8TB0230.221A-00

## 1 Bestelldaten

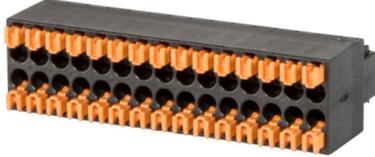
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB0230.221A-00	<b>Klemmen</b> Push-in-Klemme 30-polig, zweireihig, Rastermaß: 2,54 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert	

Tabelle 1: 8TB0230.221A-00 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB0230.221A-00
<b>Allgemeines</b>	
Kurzbeschreibung	Push-in-Klemme, zweireihig, für Servoverstärker 8EIXXXXXXXX.XXXX-1
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
<b>Feldklemme</b>	
Anmerkung	Beschriftung 1: durchnummeriert
Anzahl der Pole	30
Art der Klemmung	Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß	2,5 mm
Abisolierlänge	7 mm
<b>Anschlussquerschnitt</b>	
AWG-Leiter	AWG 26 bis 20
Aderenhülse mit Kunststoffkragen	0,14 bis 0,25 mm <sup>2</sup>
eindrätig	0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig	0,14 bis 0,5 mm <sup>2</sup>
mit Aderenhülse	0,25 bis 0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Nennspannung	150 bis 50 V (UL)
Nennstrom	6 A (UL)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
<b>Abmessungen</b>	
Breite	38,6 mm
Höhe	10,5 mm
Tiefe	15,9 mm
Gewicht	7,9 g

Tabelle 2: 8TB0230.221A-00 - Technische Daten