

14.4 IF371


14.4.1 Technische Daten



Bezeichnung	IF371
Allgemeines	
Bestellnummer	7IF371.70-1
Kurzbeschreibung	2003 Schnittstellenmodul, 1 CAN Schnittstelle, potentialgetrennt, netzwerkfähig, Anpassungsmodul
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	\$24
Modultyp	B&R 2003 Anpassungsmodul
Steckplatz	CP-Interface, Steckplätze 1, 2 und 3
Leistungsaufnahme	max. 2,5 W
Standard-Kommunikationsschnittstelle	
Schnittstellentyp	CAN
Potentialtrennung	Schnittstelle - RPS
Ausführung	9poliger DSUB-Stecker
Schnittstellen LEDs	RXD und TXD
Maximale Reichweite	1000 m
Maximale Baudrate Buslänge 10 - 60 m Buslänge 100 - 200 m Buslänge 800 - 1000 m	max. 500 kBit/s max. 250 kBit/s max. 50 kBit/s
Netzwerkfähig	JA
Mechanische Eigenschaften	
Maße	B&R 2003 Anpassungsmodul

14.4.2 Anschlußbelegung

9poliger DSUB-Stecker

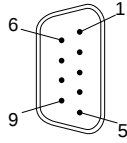

Belegung	
Pin	CAN
1	NC
2	CAN_L
3	CAN_GND
4	NC
5	NC
6	reserviert
7	CAN_H
8	NC
9	NC