


3.3 Tastenmodul Module 12+4 Tasten

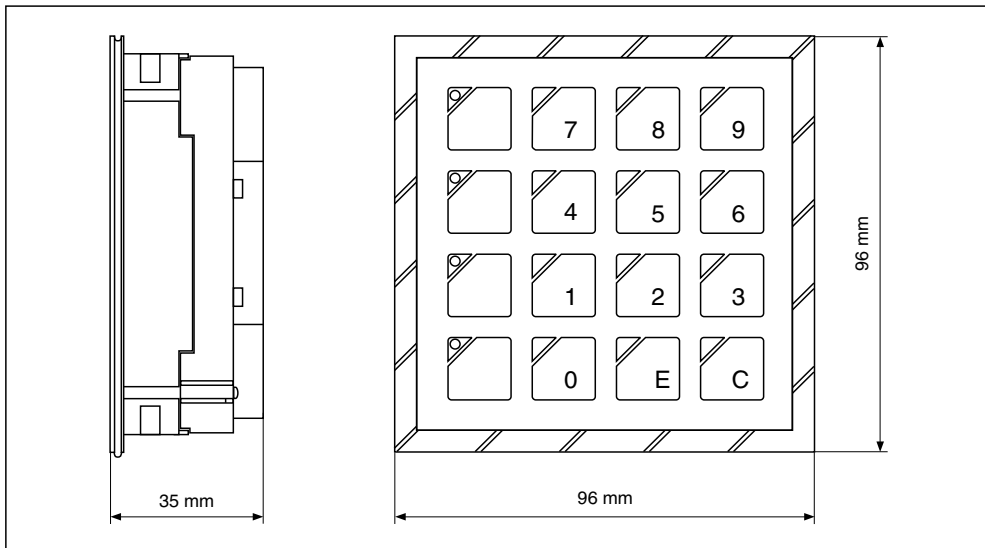

Technische Daten	
Bestellnummer	4E0021.01-090
Anzahl Tasten	16 Kurzhubtasten
Anzahl LEDs	4 (gelb)
Beschriftung	12 Tasten sind als Ziffernblock beschriftet 4 Tasten werden durch Einlage einer Folie von Anwender beschriftet
Temperaturbereich Betrieb Lagerung	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung	5 bis 95 % (nicht kondensierend) 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Schock	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s ² , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Vibration	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s ² 20 Zyklen je Achse
Stromaufnahme	1,5 mA bei 24 VDC (jede beleuchtete LED benötigt zusätzlich 3 mA)