


### 3.5 Tastenmodul 4 Tasten

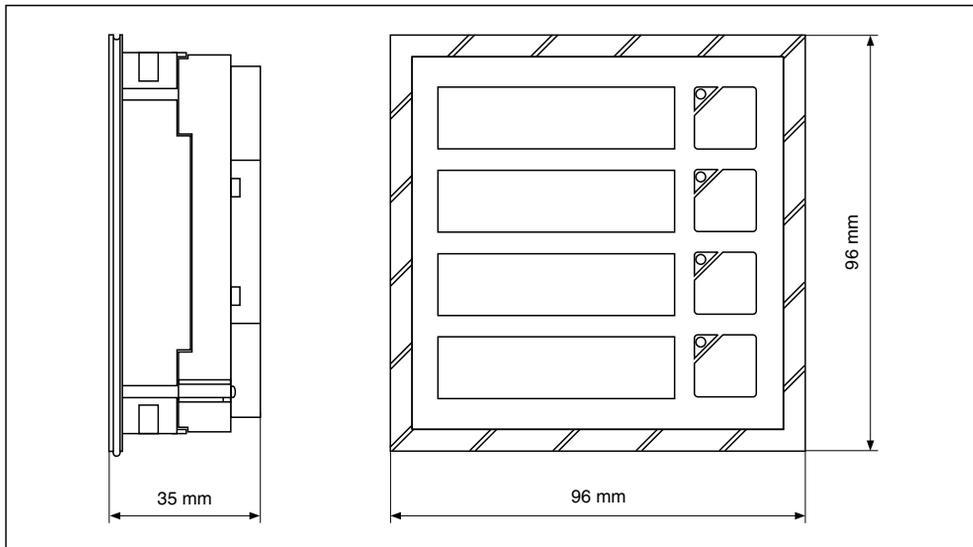

Technische Daten	
<b>Bestellnummer</b>	4E0041.01-090
<b>Anzahl Tasten</b>	4 Kurzhubtasten
<b>Anzahl LEDs</b>	4 (gelb)
<b>Beschriftung</b>	von Anwender durch Einlage einer Folie
<b>Beschriftungsfelder</b>	4 Felder für zusätzliche Informationen
<b>Temperaturbereich</b>	
<b>Betrieb</b>	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
<b>Lagerung</b>	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	
<b>Betrieb</b>	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Lagerung</b>	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Schock</b>	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s <sup>2</sup> , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
<b>Vibration</b>	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s <sup>2</sup> 20 Zyklen je Achse
<b>Stromaufnahme</b>	1,5 mA bei 24 VDC (jede beleuchtete LED benötigt zusätzlich 3 mA )