


3 Display-Module mit LCD-Anzeige

3.1 Display-Modul 2 x 20 LCD

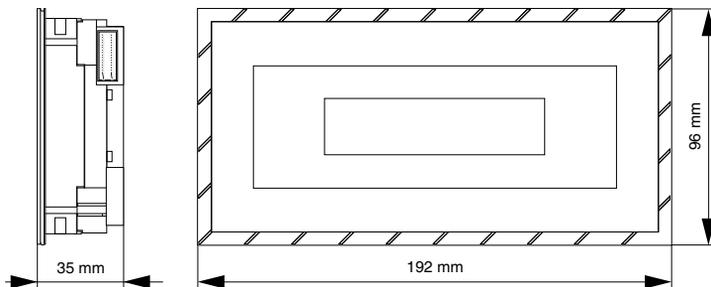

Technische Daten	
Bestellnummer	
blau	4D1022-00-090
schwarz	4D1022-00-590
Display-Typ	LCD
Zeilen x Zeichen	2 x 20
Schrifthöhe	5,0 mm
Hinterleuchtung	LED
Farbe	schwarz auf gelb
Temperaturbereich	
Betrieb	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagerung	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerung	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Schock	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s ² , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Vibration	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s ² 20 Zyklen je Achse
Stromaufnahme	65 mA bei 24 VDC