

8PE001.00-1

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
8PE001.00-1	EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Crimpbereich 17x 0,06-1,0 mm ² , für Kabel 9-12 mm, IP67	

Tabelle 1: 8PE001.00-1 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Produktbezeichnung	8PE001.00-1
Allgemeines	
Isolierkörper	PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet
Kontakte	17 Signalkontakte
Schutzleiter-Gehäuseanbindung	nach VDE 0627
Zertifizierungen UL/CSA	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Überspannungskategorie	3
Signalkontakte	
Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Nennspannung	125 V
Nennstrom	9 A
Prüfspannung (L - L)	2500 V
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1	3
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP67
Umgebungsbedingungen	
Temperatur Betrieb	-20 bis 130°C
Meereshöhe Betrieb	bis 2000 m
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse Material	Zinkdruckguss / Messing, vernickelt
Crimpbereich	17x 0,06 - 1 mm ²
Dichtung	FPM / HNBR
Steckergröße	Größe 1
Steckzyklen	>50
Kabelklemmbereich	5,5 bis 10,5 mm
Herstellerinformation	
Hersteller	INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
Herstellerbezeichnung	ASTA 035 FR 11 10 0035 000

Tabelle 2: 8PE001.00-1 - Technische Daten

3 Abmessungen

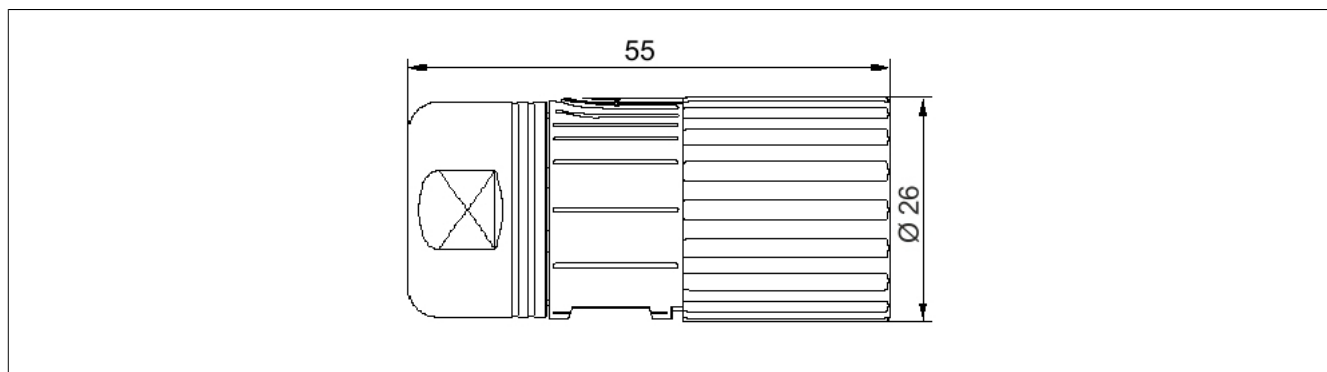


Abbildung 1: Abmessungen 8PE001.00-1